




Reflektor mit Mikrostruktur REF-MCLIP15HT



- Einfache Montage durch Steckbefestigung
- Mikrostruktur
- Mit erhöhtem Temperaturbereich bis 110 °C (230 °F)

Reflektor mit Mikrostruktur, rund \varnothing 15 mm, Steckbefestigung, Hochtemperaturanwendung

Abmessungen

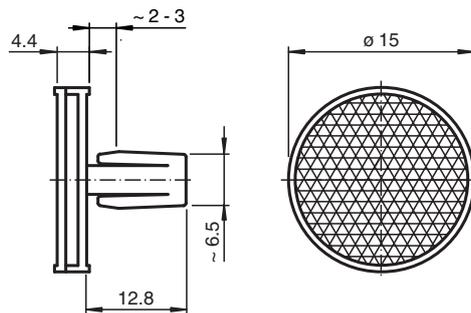

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Bauform	rund
Tripelgröße	ca. 0,8 mm
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-20 ... 110 °C (-4 ... 230 °F)
Mechanische Daten	
Material	PC
Abmessungen	Durchmesser: 15 mm
Befestigung	Schnappmontage

Veröffentlichungsdatum: 2020-03-23 Ausgabedatum: 2020-06-29 Dateiname: 113963_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS