




Abmessungen

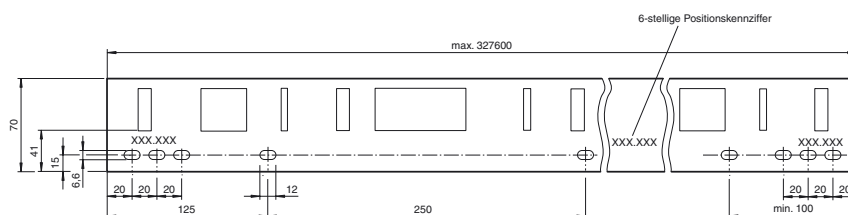

Bestellbezeichnung

WCS2-CS70-L1

Laminat-Ausführung, 70 mm

Merkmale

- Flexible Montage mit Aluprofil- oder Befestigungswinkelsystem
- Hohe chemische Beständigkeit
- Geringes Gewicht

Passende Systemkomponenten

WCS-MB-C

Befestigungswinkel, gerade

WCS-MB

Befestigungswinkel, gerade

WCS-MB1

Befestigungswinkel für Verschraubung, Gerade

WCS-MB2

Befestigungswinkel für C-Profil, Gerade

WCS-MB2-C

Befestigungswinkel für C-Profil, Gerade

WCS-MB2-UNI

Befestigungswinkel für UNISTRUT™-Profil, gerade

WCS-MB-B

Befestigungswinkel, Kurve

WCS-MB1-B

Befestigungswinkel für Verschraubung, Kurve

WCS-SP2

Stabilisierungsprofil

WCS-MB2-B

Befestigungswinkel für C-Profil, Kurve

WCS-MB2-B-UNI

Technische Daten

Allgemeine Daten

Schienehöhe	a = 70 mm
Länge	0,1 ... 327 m
Kurvenradius	≥ 500 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur	-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Montagetemperatur	10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)

Mechanische Daten

Materialstärke	0,75 ... 0,95 mm
Zugbeanspruchung	≤ 340 N
Material	Polyester-Laminat
Ausdehnungskoeffizient	ca. $2,8 \times 10^{-5} / K$
Masse	40 g / m

Hinweis

Laminat-Ausführung

Veröffentlichungsdatum: 2015-02-27 09:37 Ausgabedatum: 2015-02-27 18:04_ger.xml