



Bestellbezeichnung


V3-GM

Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar

Merkmale

- Schraubklemmenanschluss
- Vergoldete Kontakte

Abmessungen

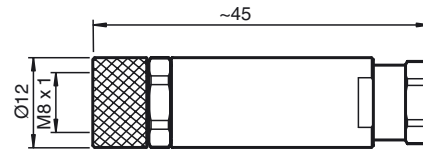

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	3
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	M8

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 60 V AC/DC
Betriebsstrom		max. 4 A
Durchgangswiderstand		< 3 m Ω

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	1 x M8-Buchse, gerade Schraubklemmen für 0,14 ... 0,5 mm ²

Material

Kontakte	CuZn
Kontaktoberfläche	Au
Griffkörper	PBT, PA, schwarz

Kabel

Manteldurchmesser	3,5 ... 5 mm
-------------------	--------------

Brennbarkeit

Kontaktträger	UL94 HB
---------------	---------

Elektrischer Anschluss

