




Abmessungen

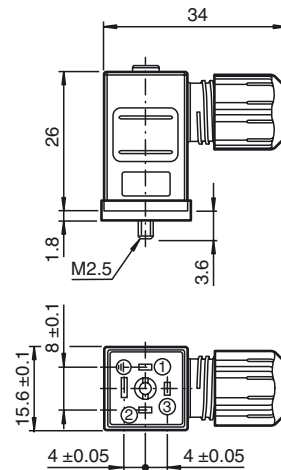

Bestellbezeichnung

VMC-2+P

Ventilstecker, Form C, konfektionierbar

Merkmale

- Ventilstecker nach EN 175301-803
- Schutzart IP67

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl 2 + PE

Elektrische Daten

Betriebsspannung U_B 250 V AC / 300 V DC

Betriebsstrom I_B max. 10 A

Durchgangswiderstand $< 4 \text{ m}\Omega$

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur $-40 \dots 90 \text{ }^\circ\text{C}$ ($-40 \dots 194 \text{ }^\circ\text{F}$)

Lagertemperatur $-40 \dots 125 \text{ }^\circ\text{C}$ ($-40 \dots 257 \text{ }^\circ\text{F}$)

Mechanische Daten

Schutzart IP67

Anschluss Ventilstecker Form C
Schraubklemmen für max. $1,5 \text{ mm}^2$; 16 AWG

Material

Kontaktoberfläche Ag

Griffkörper PA, schwarz

Dichtung NBR

Kabel

Manteldurchmesser 3 ... 5,5 mm

Elektrischer Anschluss

