



Passiv-Verteiler


V1-8A-E2-V112

- Schnelle, flexible Montage/Trennung
- LED-Anzeige für Modulversorgung und I/O-Status
- Schutzart IP67

Passiv-Verteiler 8fach mit M12-Stecker, 12-polig



Abmessungen

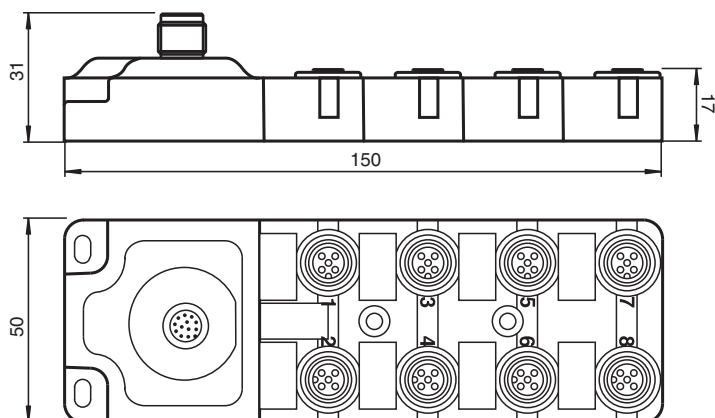

Technische Daten

Allgemeine Daten

Steckverbinder 1	
Anschluss	Buchse
Bauform	8x M12
Verriegelung	Schraubverbindung
Polzahl	5
Kodierung	A-kodiert
Steckverbinder 2	
Anschluss	Stecker
Bauform	M12
Verriegelung	Schraubverbindung
Polzahl	12
Kodierung	A-kodiert
UL File Number	E223772
Anzeigen/Bedienelemente	
LED grün	Versorgungsspannung je Modul
LED gelb	I/O-Statusanzeige

Veröffentlichungsdatum: 2023-04-13 Ausgabedatum: 2023-04-13 Dateiname: 297553_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS


Technische Daten

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	U_B	24 V DC
Betriebsstrom	I_B	max. 1,5 A pro Kontakt
Strombelastbarkeit		≤ 1,5 A pro Kontakt 1,5 A Summenstrom
Konformität		
Schutzart		EN 60529
Steckverbindung		Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Mechanische Daten		
Schutzart		IP65/IP67
Material		
Gehäuse		Kunststoff ABS, schwer entflammbar
Masse		ca. 150 g

Anschluss

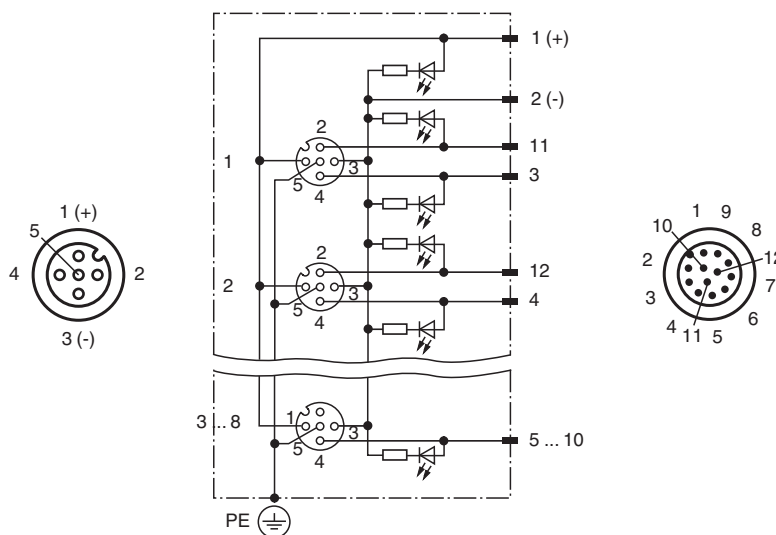

Zubehör

	VAZ-V1-B3L	Blindstopfen für M12-Buchsen
---	-------------------	------------------------------