


Glasfaser-Lichtleiter


FE-ITSAS6S-3

- Für MPG- und MHP-F-Verstärker
- Rechtwinkliger Tastkopf

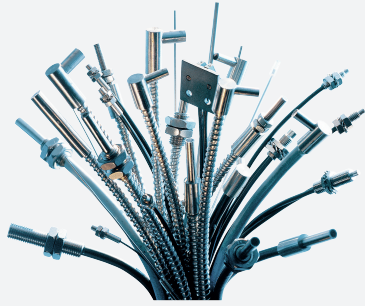

Lichtleiter

Abmessungen

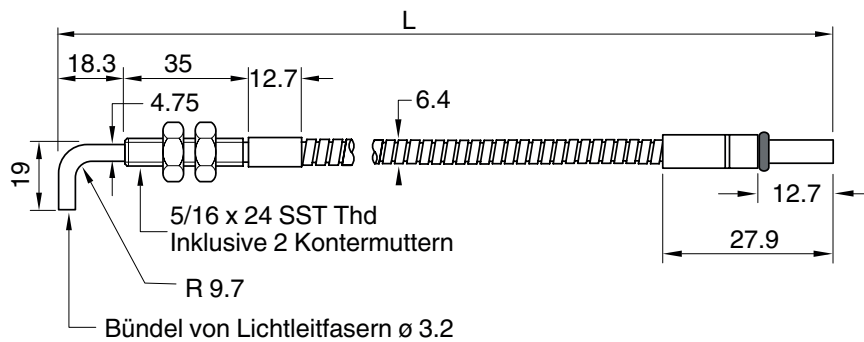

Technische Daten

Allgemeine Daten

Tastweite	1280 mm mit Lichtleitergerät MPG, Infrarot 660 mm mit Lichtleitergerät MHP-F, Infrarot 330 mm mit Lichtleitergerät MPG, sichtbares Rot 260 mm mit Lichtleitergerät MHP-F, sichtbares Rot
-----------	---

Lichtleiterlänge	l	3 ft (.914 m)
Biegeradius		\leq 25 mm
Faserbündeldurchmesser		3,2 mm

Normenkonformität

Normen	EN 60947-5-2
--------	--------------

Zulassungen und Zertifikate

Zulassungen	CE
-------------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 307 °C (-40 ... 584,6 °F)
---------------------	-----------------------------------

Mechanische Daten

Material	
Lichtaustritt	Glas
Mantel	Armour Grip

Veröffentlichungsdatum: 2022-10-20 Ausgabedatum: 2022-10-20 Dateiname: 453646_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Kern	Glasfaser
Lichtleitergeräte	
Geräteserien	MPG and MHP-F

Veröffentlichungsdatum: 2022-10-20 Ausgabedatum: 2022-10-20 Dateiname: 453646_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.comUSA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.comDeutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com **PEPPERL+FUCHS**