



Bestellbezeichnung


VMBI-2+P/Z2-2M-PUR

Ventilstecker, Form B (Ind), 2+PE, LED, Z-Diode, PUR-Kabel

Merkmale

- Z-Diode als Schutzbeschaltung
- Eingebaute LED als Betriebs- und Funktionsanzeige
- Angespritzte Dichtung

Abmessungen

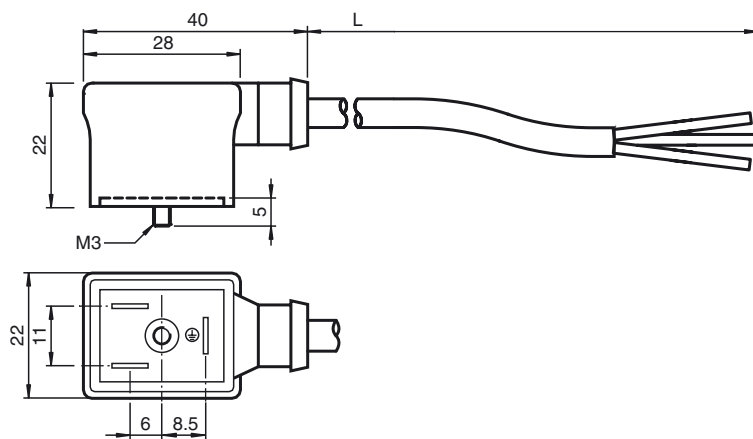

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl 2 + PE

Anzeigen/Bedienelemente

LED gelb Funktionsanzeige

Elektrische Daten

Betriebsspannung U_B 24 V AC/DC

Prüfspannung 2000 V

Betriebsstrom I_B max. 4 A

Durchgangswiderstand < 10 m Ω

Entstörung Zener-Diode

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)

Verschmutzungsgrad 3

Mechanische Daten

Schutzart IP67

Anschluss Ventilstecker Form B (Ind)

Material

Kontakte CuZn ; CuSn

Griffkörper PUR

Kabel PUR

Aderisolation PVC

Kabel

Manteldurchmesser \varnothing 5,7 mm

Biegeradius > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt

Farbe schwarz

Adern (2 + 1) x 0,5 mm²

Leiteraufbau 16 x 0,2 mm \varnothing

Länge L 2 m

Elektrischer Anschluss

