




Gegenmutter LN.M12.BN.50.K100

- Messing vernickelt
- Gewinde M12
- Verpackungseinheit: 100 Stück

Abmessungen

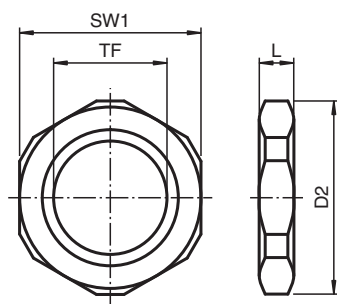

Abmessungen siehe Tabelle technische Daten.

Abbildung und Zeichnung sind allgemeingültig für diesen Komponententyp und können von der spezifischen Variante abweichen.

Legende

D2	Eckmaß
L	Gesamtlänge
SW1	Schlüsselweite
TF	Gewindegröße Innengewinde

Technische Daten

Mechanische Daten

Gewindetyp	Metrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Innengewindegröße (TF)	M12
Material	Messing, vernickelt
Finish	Eigenfarbe silber
Abmessungen	
Eckmaß (D2)	16,6 mm
Schlüsselweite (SW1)	15 mm
Gesamtlänge (L)	5 mm

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Technische Daten**Allgemeine Informationen**

Liefermenge		100
Lieferumfang	Gegenmuttern	

Passende Systemkomponenten

	SP.PE.M12.PA.C.10.K50	
---	-----------------------	--