


Kabeldose

ML29 Kupplungsdose 3m 4polig

- Spezialstecker mit Snap-In-Technik für Serie ML29

Kabeldose mit 3 m Anschlusskabel für Sensoren Serie ML29

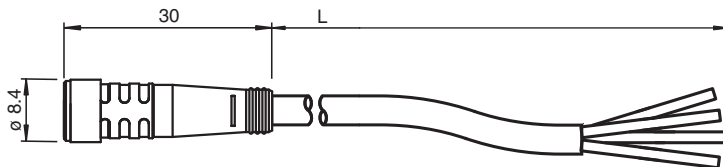

Technische Daten

Allgemeine Daten			
Polzahl			4
Anschluss 1			Buchse
Bauform 1			gerade
Gewinde 1			M8
Anschluss 2			freies Leitungsende
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	U_B	max. ...	30 V
Betriebsstrom	I_B	max.	4 A
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur			-30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F)
Verschmutzungsgrad			3
Mechanische Daten			
Schutzart			IP67 nach EN 60529 (in geschraubtem Zustand)
Material			
Griffkörper			TPU, blau
Kabel			PVC
Kabel			
Manteldurchmesser			Ø 3,5 mm

Veröffentlichungsdatum: 2024-03-26 Ausgabedatum: 2024-03-26 Dateiname: 131596_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Farbe	grau	
Adern		4 x 0,14 mm ²
Länge	L	3 m

Anschlussbelegung



1	⌋	BN
2	⌋	WH
3	⌋	BU
4	⌋	BK