



Bestellbezeichnung


ML29 Kupplungsdose 3m 4polig

Kabeldose mit 3 m Anschlusskabel für Sensoren Serie ML29

Merkmale

- Spezialstecker mit Snap-In-Technik für Serie ML29

Abmessungen

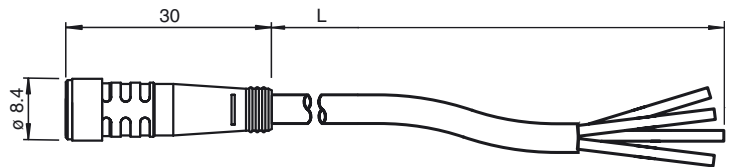

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	4
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	M8
Anschluss 2	freies Leitungsende

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. ... 30 V
Betriebsstrom		max. 4 A

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F)
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Daten

Schutzart	IP67 nach EN 60529 (in geschraubtem Zustand)
Material	
Griffkörper	TPU, blau
Kabel	PVC
Kabel	
Manteldurchmesser	Ø 3,5 mm
Farbe	grau
Adern	4 x 0,14 mm ²
Länge	L 3 m

Elektrischer Anschluss



1	BN
2	WH
3	BU
4	BK