

# Bestellbezeichnung / Model Number

VBA-3E3A-G20-ZEL/E2L-P1

VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P2

VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P6



## Zulassungen und Zertifikate / Approvals and certificates

UL-Zulassung / UL approval

cULus Listed, Type 1 enclosure


UL File Number

E223772

„For use in NFPA 79 Applications only“


## Elektrischer Anschluss / Electrical connection

### VBA-3E3A-G20-ZEL/E2L-P1

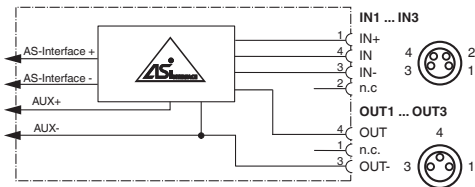





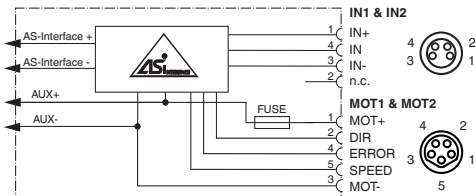





### VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P2

### VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P6



## UL-anerkannte Flachkabel von P+F / UL recognized flat cable from P+F

Bestell- bezeichnung Order code	Farbe Color	Material	Aderquerschnitt Cross-section	UL cable style	Zulassungen Approvals
VAZ-FK-R-YE	gelb/ yellow	TPE	2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	2103	CE  
VAZ-FK-R-BK	schwarz/ black	TPE	2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	2103	CE  
VAZ-FK-PUR-YE	gelb/ yellow	PUR	2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	20549	CE  
VAZ-FK-PUR-BK	schwarz/ black	PUR	2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	20549	CE  

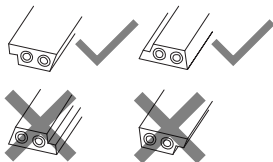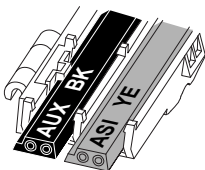

## Anschluss gem. IEC/EN 61076-2-104 / Connection acc. to IEC/EN 61076-2-104

VBA-3E3A-G20-ZEL/E2L-P1

VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P2  
VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P6

### Eingänge Inputs

M8, 4-polig, Buchsenkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert  
M8, 4-pin, bushing contacts, screw lock, A-coded

Gegenstecker  
Mat. connector

LM004-Gx1-A oder vergleichbar / or similar

### Ausgänge Outputs

M8, 3-polig, Buchsenkontakte,  
Rastverriegelung, A-kodiert  
M8, 3-pin, bushing contacts, snap  
lock, A-coded

M8, 5-polig, Buchsenkontakte,  
Rastverriegelung, B-kodiert  
M8, 5-pin, bushing contacts,  
snap lock, B-coded

Gegenstecker  
Mat. connector

NM003-Sx1-A oder vergleichbar  
/ or similar

NM005-Sx1-B oder vergleichbar  
/ or similar