

Bestellbezeichnung / Model Number

AMS-EA
VBA-4E3A-G20-ZEJ/E2L-P8-GEB



Zulassungen und Zertifikate / Approvals and certificates

UL-Zulassung / UL approval


cULus Listed, Type 1 enclosure

UL File Number







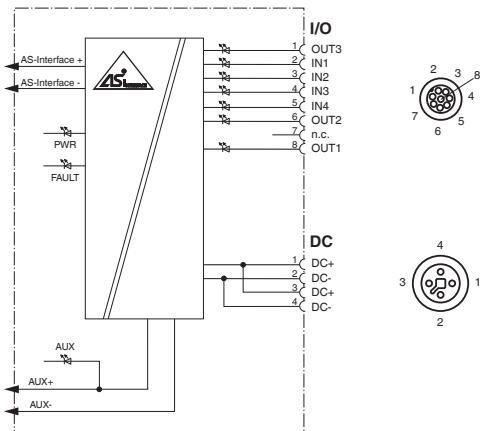

E223772



„For use in NFPA 79 Applications only“

Elektrischer Anschluss / Electrical connection



UL-anerkannte Flachkabel von P+F / UL recognized flat cable from P+F

Bestell- bezeichnung Order code	Farbe Color	Material	Aderquerschnitt Cross-section	UL cable style	Zulassungen Approvals
VAZ-FK-R-YE	gelb/ yellow	TPE	2 x 1.5 mm ²	2103	CE  
VAZ-FK-R-BK	schwarz/ black	TPE	2 x 1.5 mm ²	2103	CE  
VAZ-FK-PUR-YE	gelb/ yellow	PUR	2 x 1.5 mm ²	20549	CE  
VAZ-FK-PUR-BK	schwarz/ black	PUR	2 x 1.5 mm ²	20549	CE  

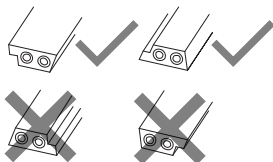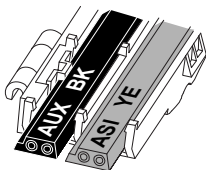

Anschluss gem. IEC/EN 61076-2-104 / -111
Connection acc. to IEC/EN 61076-2-104 / -111

Eingänge Inputs

Style LF

M8, 8-polig, Buchsenkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert
M8, 8-pin, bushing contacts, screw lock, A-coded

Gegenstecker
Mat. connector

Style LM oder vergleichbar / or similar

Ausgänge Outputs

Style JF

M12, 4-polig, Buchsenkontakte, Schraubverriegelung, T-kodiert
M12, 4-pin, bushing contacts, screw lock, T-coded

Gegenstecker
Mat. connector

Style LM oder vergleichbar / or similar