

Bestellbezeichnung / Model Number

VBA-4E4A-G20-ZEJ/M3L-P9

VBA-4E4A-G20-ZEJ/M3L-P10

VBA-4E4A-G20-ZEJ/M48L-P12



Zulassungen und Zertifikate / Approvals and certificates

UL-Zulassung / UL approval

cULus Listed, Type 1 enclosure

UL File Number


E223772

„For use in NFPA 79 Applications only“


Elektrischer Anschluss / Electrical connection

VBA-4E4A-G20-ZEJ/M3L-P9

VBA-4E4A-G20-ZEJ/M48L-P12


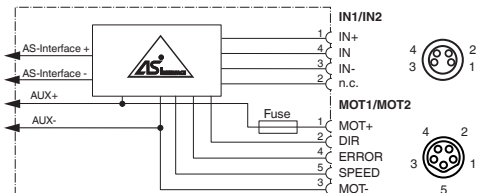


VBA-4E4A-G20-ZEJ/M3L-P10

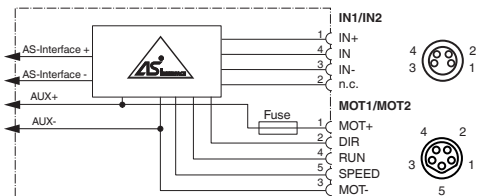

UL-anerkannte Flachkabel von P+F / UL recognized flat cable from P+F

Bestell- bezeichnung Order code	Farbe Color	Material	Aderquerschnitt Cross-section	UL cable style	Zulassungen Approvals
VAZ-FK-R-YE	gelb/yellow	TPE	2 x 1.5 mm ²	2103	CE UL
VAZ-FK-R-BK	schwarz/black	TPE	2 x 1.5 mm ²	2103	CE UL
VAZ-FK-PUR-YE	gelb/yellow	PUR	2 x 1.5 mm ²	20549	CE UL
VAZ-FK-PUR-BK	schwarz/black	PUR	2 x 1.5 mm ²	20549	CE UL
VAZ-FK-PUR-GY*	grau/grey	PUR	2 x 2.5mm ²	20549	CE UL

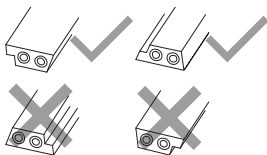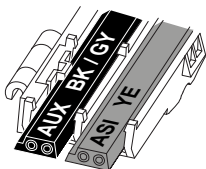

Anschluss gem. IEC/EN 61076-2-104 /
Connection acc. to IEC/EN 61076-2-104

VBA-4E4A-G20-ZEJ/M3L-P9

VBA-4E4A-G20-ZEJ/M48L-P12

VBA-4E4A-G20-ZEJ/M3L-P10

**Eingänge
Inputs**

Style LF

M8, 4-polig, Buchsenkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert
M8, 4-pin, bushing contacts, screw lock, A-coded

Gegenstecker
Mat. connector

Style LM oder vergleichbar / or similar

**Ausgänge
Outputs**

Style NF

M8, 5-polig, Buchsenkontakte,
Rastverriegelung, B-kodiert
M8, 5-pin, bushing contacts, snap
lock, B-coded

Style LF

M8, 5-polig, Buchsenkontakte,
Schraubverriegelung, B-kodiert
M8, 5-pin, bushing contacts,
screw lock, B-coded

Gegenstecker
Mat. connector

Style NM oder vergleichbar /
or similar

Style LM oder vergleichbar /
or similar