

Bestellbezeichnung / Model Number

ICA-8DIO4M1-G20-IO

ICA-8DIO4M1-G20-IO-*



Zulassungen und Zertifikate / Approvals and certificates

UL-Zulassung / UL approval


cULus Listed, Type 1 enclosure

UL File Number





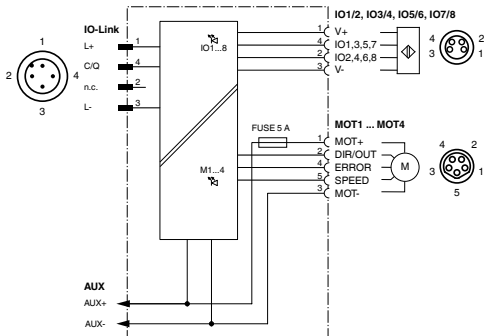

E223772



„For use in NFPA 79 Applications only“

Elektrischer Anschluss / Electrical connection



UL-anerkannte Flachkabel von P+F / UL recognized flat cable from P+F

Bestell- bezeichnung Order code	Farbe Color	Material	Aderquerschnitt Cross-section	UL cable style	Zulassungen Approvals
VAZ-FK-R-BK	schwarz/ black	TPE	2 x 1.5 mm ²	2103	CE  
VAZ-FK-PUR-BK	schwarz/ black	PUR	2 x 1.5 mm ²	20549	CE  
VAZ-FK-PUR-BK- 2,5MM	schwarz/ black	PUR	2 x 2.5 mm ²	20549 10493	CE  

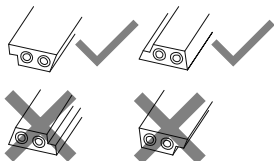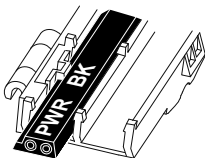

Anschluss gem. IEC/EN 61076-2-101 / -104
Connection acc. to IEC/EN 61076-2-101 / -104

IO-Link

M12-Rundsteckverbinder, Style LM
 (4-polig, Steckerkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert)
 M12 connector, Style LM
 (4-pin, connector contacts, screw locking, A-coded)

Ein- Ausgänge Inputs/Outputs

M8-Rundsteckverbinder / M8 round plug connector

IO

Style LF
 (4-polig, Buchsenkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert)
 (4-pin, female contacts, screw locking, A-coded)

MOT

Style NF
 (5-polig, Buchsenkontakte, Rastverriegelung, B-kodiert)
 (5-pin, female contacts, snap-in locking, B-coded)

Gegenstecker Mat. connector

IO-Link: Style LF oder vergleichbar / or similar
 IO: Style LM oder vergleichbar / or similar
 MOT: Style NM oder vergleichbar / or similar