

# Bestellbezeichnung / Model Number

ICA-8DIO4M1-G20-IO\*

ICA-4I4IO-4M4-G20-IO-P13\*

ICA-8IO-4M4-G20-IO-P14



## Zulassungen und Zertifikate / Approvals and certificates

UL-Zulassung / UL approval

cULus Listed, Type 1 enclosure

UL File Number


E223772

„For use in NFPA 79 Applications only“


## Elektrischer Anschluss / Electrical connection

ICA-8DIO4M1-G20-IO\*

ICA-8IO-4M4-G20-IO-P14\*


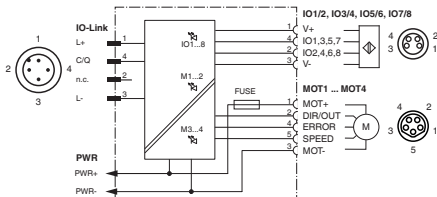


ICA-4I4IO-4M4-G20-IO-P13\*

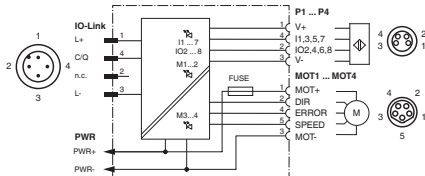

## UL-nerkannte Flachkabel von P+F / UL recognized flat cable from P+F

Bestell- bezeichnung Order code	Farbe Color	Material	Aderquerschnitt Cross-section	UL cable style	Zulassungen Approvals
VAZ-FK-R-BK	schwarz/black	TPE	2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	2103	CE UL A51
VAZ-FK-PUR-BK	schwarz/black	PUR	2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	20549	CE UL A51
VAZ-FK-PUR- BK-2,5MM	schwarz/black	PUR	2 x 2.5 mm <sup>2</sup>	20549 10493	CE UL A51
VAZ-FK-PUR-GY- 2,5MM	grau/grey	PUR	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	20549 10493	CE UL A51

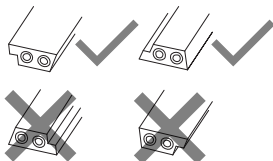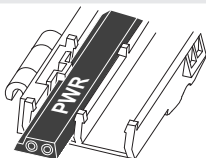

**Anschluss gem. IEC/EN 61076-2-101 / -104**  
**Connection acc. to IEC/EN 61076-2-101 / -104**

### IO-Link

M12-Rundsteckverbinder, Style LM  
 (4-polig, Steckerkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert)  
 M12 connector, Style LM  
 (4-pin, connector contacts, screw locking, A-coded)

### Ein- Ausgänge Inputs/Outputs

M8-Rundsteckverbinder / M8 round plug connector

#### IO / P

Style LF  
 (4-polig, Buchsenkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert)  
 (4-pin, female contacts, screw locking, A-coded)

#### MOT

Style NF  
 (5-polig, Buchsenkontakte, Rastverriegelung, B-kodiert)  
 (5-pin, female contacts, snap-in locking, B-coded)

### Gegenstecker Mat. connector

IO-Link: Style LF oder vergleichbar / or similar  
 IO / P: Style LM oder vergleichbar / or similar  
 MOT: Style NM oder vergleichbar / or similar