

Timer, Zähler, Tachometer KCT-6S-C




- Zählfrequenz bis 20 kHz
- LED-Leuchtmelder, rot
- 6 Dekaden
- Bedienung über Tastatur
- Zwei Zählergänge
- Befestigung mit Aufsteckrahmen zur leichten Montage
- Anschluss über Schraubklemmen
- Manuelle oder externe Rückstellung
- PNP- und NPN-Sensoren anschließbar
- Schockfestigkeit nach DIN EN 60068-2-27
- Vibrationsfestigkeit nach DIN EN 60068-2-6


Zähler




Abmessungen

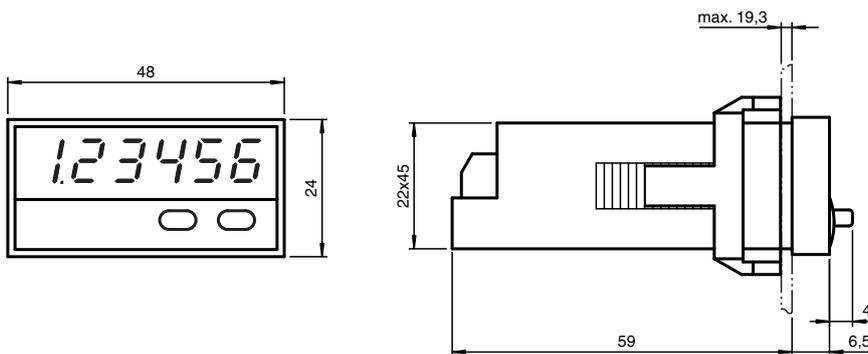

KCT-6S-C

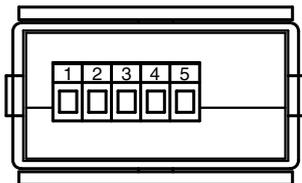

KCT-6ST-C

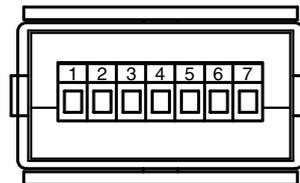

Technische Daten

Allgemeine Daten

| | |
|------------------|--|
| Vorwahl | - |
| Datenspeicherung | 10 ⁶ Speicherzyklen oder 10 Jahre, EEPROM |
| Programmierung | menügeführt über Tastatur |

Anzeigen/Bedienelemente

| | |
|----------------|----------------------------|
| Art | 7-Segment LED-Anzeige, rot |
| Anzahl Dekaden | 6 |
| Anzeigewert | Ziffernhöhe 8 mm |
| Vorwahl | - |

Veröffentlichungsdatum: 2023-11-21 Ausgabedatum: 2023-11-21 Dateiname: 097901_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

| | | |
|-----------------------------|---|----------------|
| Tastaturverriegelung | - | |
| Anzeigebereich | -199999 ... 999999 mit Vornullunterdrückung | |
| Dezimalpunkt | 0 bis max. 3 Nachkommastellen | |
| Skalierungsfaktor | 0,0001 ... 99,9999 | |
| Rückstellung | manuell oder extern | |
| Elektrische Daten | | |
| Betriebsspannung | U_B | 10 ... 30 V DC |
| Leistungsaufnahme | P_0 | 1,5 W |
| Eingang | | |
| Zählfrequenz | 30 Hz / 20 kHz | |
| Impedanz | 10 kOhm | |
| Spannung | low: 0 V DC ... 0,2 x Versorgungsspannung ; high: 0,6 x Versorgungsspannung ... 30 V DC | |
| Zählweise | addierend oder subtrahierend | |
| Umgebungsbedingungen | | |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
| Lagertemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 80 % (nicht kondensierend) | |
| Mechanische Daten | | |
| Anschluss | 5-polige Schraubklemme , max. Aderquerschnitt 0,34 ... 1,5 mm ² | |
| Masse | 48 g | |
| Abmessungen | 48 mm x 24 mm x 65 mm | |
| Befestigung | Spannbügel | |

Anschluss

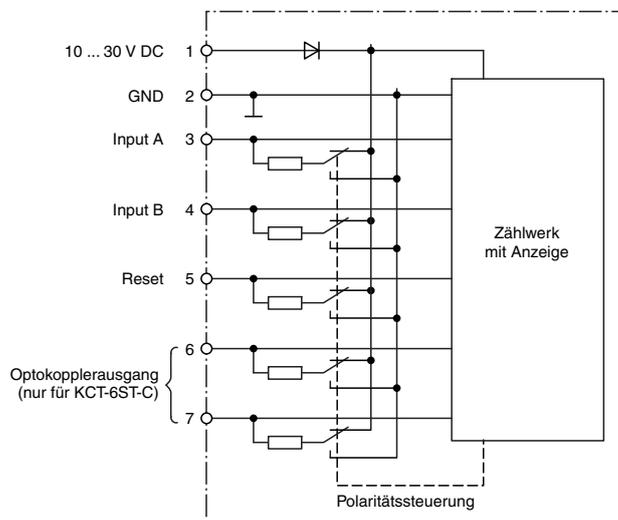

Veröffentlichungsdatum: 2023-11-21 Ausgabedatum: 2023-11-21 Dateiname: 097901_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS