




Abmessungen

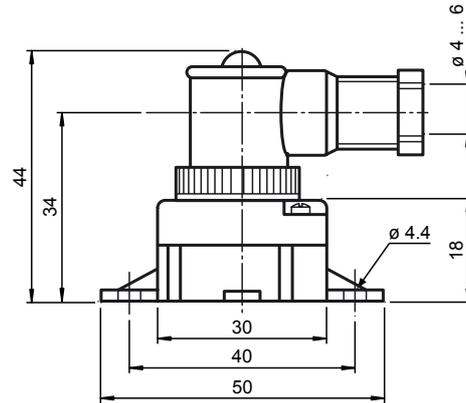

Bestellbezeichnung

VAZ-T1-FK-W-PG7

Passivverteiler AS-Interface auf M12-Rundsteckverbinder, konfektionierbar

Merkmale

- Einfache Montage durch Schraubbefestigung

Technische Daten

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	U_e	26,5 ... 31,6 V
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	≤ 2 A

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	AS-Interface Flachkabel
Material	
Kontakte	CuZn
Kontaktfläche	Au
Gehäuse	PA
Kabel	
Manteldurchmesser	4 ... 6 mm

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Schutzart	EN 60529:2000