

# Kabeldose, konfektionierbar

## V23-19-G


- Robuste Bauform



Kabeldose, konfektionierbar



### Abmessungen

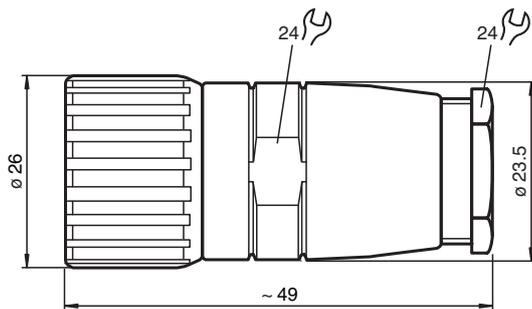

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Steckverbinder 1	
Anschluss	Buchse
Bauform	M23
Ausführung	gerade
Verriegelung	Schraubverbindung
Polzahl	19
Kodierung	A-kodiert

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	max. 48 V AC / 60 V DC
Betriebsstrom	$I_B$	10 A

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
Steckverbinder	-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Lagertemperatur	-15 ... 35 °C (5 ... 95 °F)
Verschmutzungsgrad	3

#### Mechanische Daten

Veröffentlichungsdatum: 2020-10-07 Ausgabedatum: 2020-10-07 Dateiname: 203480\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

## Technische Daten

Steckverbinder		
Steckzyklen		50
Schutzart		IP67
Anschluss		Lötanschluss für max. 1 mm <sup>2</sup>
Kabel		
Manteldurchmesser		2 ... 14,5 mm
<b>Material</b>		
Steckverbinder		
Gerändelte Schraubverbindung		CuZn
Griffkörper		CuZn
Dichtung		FPM
Kontaktoberfläche		Au

## Anschluss

