



Bestellbezeichnung


USBA-2M-PUR-V34-G

Verbindungskabel, USB auf M9, PUR-Kabel 4-polig

Merkmale

- USB 2.0
- Geeignet für 12 MBit/s (full speed)
- Doppelt geschirmt

Abmessungen

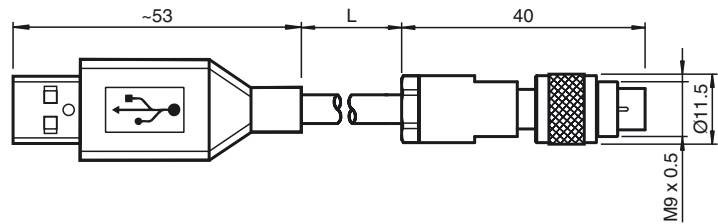

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	4
---------	---

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 30 V DC
Betriebsstrom	I_B	max. 100 mA

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
---------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Material	
Kabel	PUR
Überwurfmutter	CuZn, vernickelt
Kabel	
Manteldurchmesser	Ø 4,5 mm
Farbe	grau
Adern	0,081 mm ² (AWG28) 2 x 0,125 mm ² (AWG26)
Schirm	Folie um Datenadern, Geflecht um alle Adern
Länge	L 2 m
Masse	ca. 73 g

Elektrischer Anschluss

