 


Reflektor REF-H20x40F




- Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
- Hohe Beständigkeit gegen chemische Stoffe
- Geprüft nach ECOLAB

Reflektor, rechteckig 20 mm x 60 mm, Befestigungsbohrungen



Abmessungen

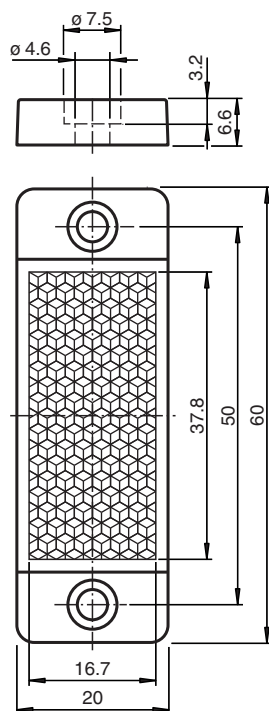

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Bauform	rechteckig
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Mechanische Daten	
Schutzart	IP69K
Material	PET
Abmessungen	60 mm x 20 mm x 6,6 mm
Befestigung	Befestigungsbohrungen

Veröffentlichungsdatum: 2022-10-13 Ausgabedatum: 2022-10-13 Dateiname: 207567_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS