



Bestellbezeichnung


V1-G-2M-PVC-USBA

Adapterkabel, M12 auf USB, PVC-Kabel 4-polig

Merkmale

- USB 2.0
- Geeignet für 12 MBit/s (full speed)

Abmessungen

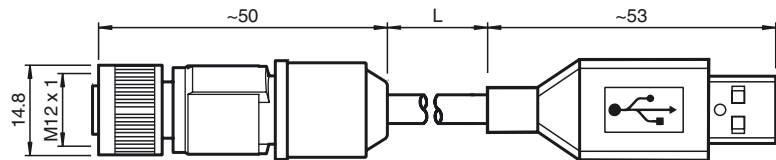

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	4
---------	---

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 30 V DC
Betriebsstrom	I_B	max. 100 mA

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
---------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Schutzart	IP65/IP67	
Material		
Kabel	PVC	
Überwurfmutter	Kunststoff	
Kabel		
Manteldurchmesser	Ø 3,8 mm	
Farbe	grau	
Adern	4 x 0,09 mm ²	
Leiteraufbau	7 x 0,127 mm Ø 28AWG/2C	
Schirm	Geflecht	
Länge	L	2 m

Elektrischer Anschluss

