

Kabeldose, konfektionierbar

V23-GK




- Vergoldete Kontakte

Kabeldose, konfektionierbar



Abmessungen

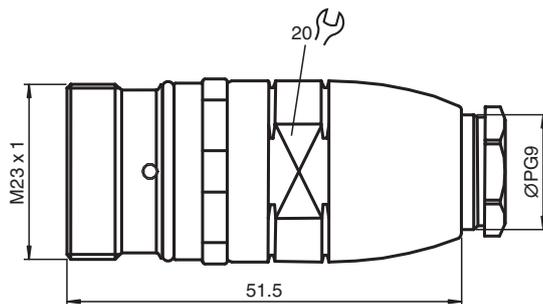

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	12
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	M23

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 48 V AC / 60 V DC
Betriebsstrom	I_B	8 A
Durchgangswiderstand		$\leq 3 \text{ m}\Omega$

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Verschmutzungsgrad	2

Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	Lötanschluss für max. 1 mm ²
Material	
Kontakte	CuSn

Veröffentlichungsdatum: 2020-09-10 Ausgabedatum: 2020-09-10 Dateiname: 228938_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Kontaktoberfläche	Au
Griffkörper	CuZn
Kabel	
Manteldurchmesser	6 ... 10 mm

Anschluss

