



### Bestellbezeichnung


#### V15S-G

Kabelstecker, M12, 5-polig, konfektionierbar

### Merkmale

- Schraubklemmenanschluss
- Metallverriegelung

### Abmessungen

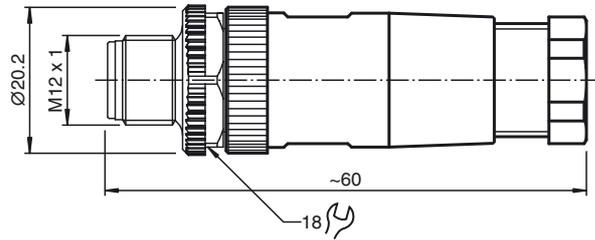

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Polzahl	5
UL File Number	E363587

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	max. 125 V AC/DC
Betriebsstrom	$I_B$	max. 4 A
Durchgangswiderstand		< 8 m $\Omega$

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad	3

#### Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	1 x M12-Stecker, gerade Schraubklemmen für max. 0,75 mm <sup>2</sup> PG7-Verschraubung

#### Material

Kontakte	CuZn
Kontaktoberfläche	CuSnZn
Stecker	CuZn
Griffkörper	PA

#### Kabel

Manteldurchmesser	4 ... 6 mm
-------------------	------------

#### Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Schutzart	EN 60529:2000

### Elektrischer Anschluss

