



Bestellbezeichnung


V1S-GV4A

Kabelstecker, konfektionierbar

Merkmale

- Schraubklemmenanschluss
- Edelstahlverriegelung
- Vergoldete Kontakte

Abmessungen

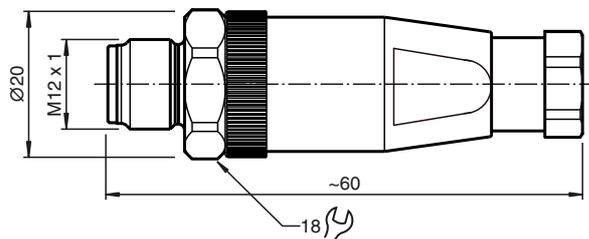

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	4
UL File Number	E363587

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 250 V AC/DC
Betriebsstrom	I_B	max. 4 A
Durchgangswiderstand		< 3 m Ω

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	1 x M12-Stecker, gerade Schraubklemmen für max. 0,75 mm ²

Material

Kontakte	CuZn
Kontaktoberfläche	Au
Griffkörper	PA

Kabel

Manteldurchmesser	4 ... 6 mm
-------------------	------------

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Schutzart	EN 60529:2000

Elektrischer Anschluss

