 



Reflektor REF-H33



■ Metall-Gewindeeinsatz für M3

Reflektor mit Schraubbefestigung

Abmessungen

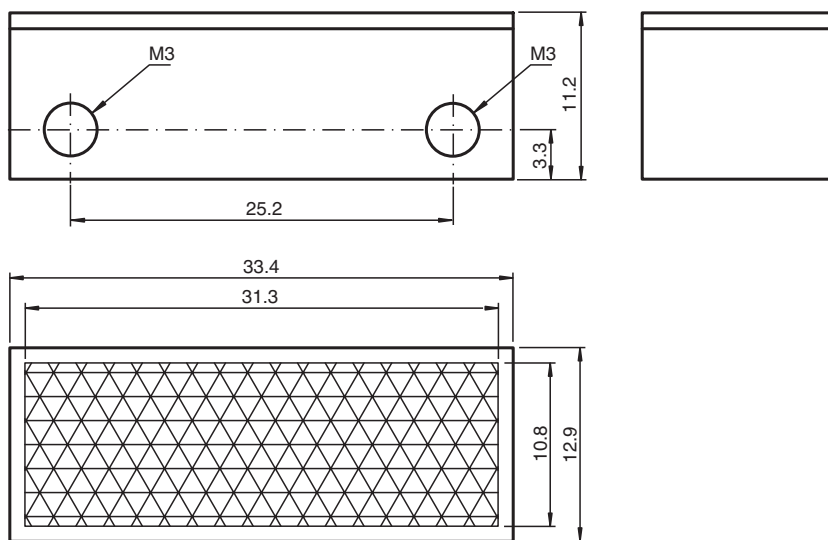

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bauform rechteckig

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)

Mechanische Daten

Material PMMA/ABS

Abmessungen 33,3 mm x 12,8 mm x 11 mm

Befestigung Metall-Gewindeeinsatz M3

Veröffentlichungsdatum: 2022-07-11 Ausgabedatum: 2022-07-11 Dateiname: 232251_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Zubehör

	OMH-ML100-09	Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
	OMH-10	Montagehilfe für Sensoren der Serie ML100
	OMH-ML100-01	Montagehilfe für Sensoren der Serie ML100, Befestigungswinkel
	OMH-ML100-03	Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
	OMH-ML100-04	Montagehilfe für Sensoren der Serie ML100, Befestigungswinkel
	OMH-ML100-05	Montagehilfe für Sensoren der Serie ML100, Befestigungswinkel