


Verbindungskabel ICZ-AIDA2-V45-0,2M-PUR-V1D-G



Verbindungskabel RJ-45 auf M12 D-kodiert



Abmessungen

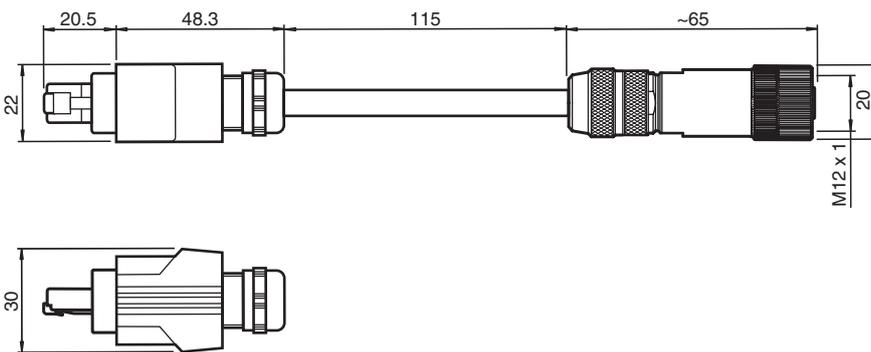

Technische Daten

Allgemeine Daten			
Polzahl		4	
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	U_B	max. 50 V	
Bemessungsstrom	I_r	1,75 A	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)	
Mechanische Daten			
Schutzart		IP65/IP67	
Anschluss		RJ-45 8-polig auf M12-Buchse 4-polig D-kodiert	
Material			
Kontakte		CuZn	
Kontaktoberfläche		Au	
Gehäuse		Zink-Druckguss, vernickelt	
Griffkörper		Zink-Druckguss, vernickelt	
Kabel			

Veröffentlichungsdatum: 2020-03-24 Ausgabedatum: 2020-03-27 Dateiname: 255000_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Manteldurchmesser	5,8 mm
Farbe	grün
Adern	4 x 26 AWG

Anschluss

