


Betätiger BT43-RG-02



- Weithin sichtbare Ventilstellungsanzeige
- Für rechts- und linksdrehende Antriebe geeignet
- Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung
- Betätiger ohne Werkzeug montierbar

Betätiger für Baureihe F25 inklusive Schutzhaube und Montageplatte

Abmessungen

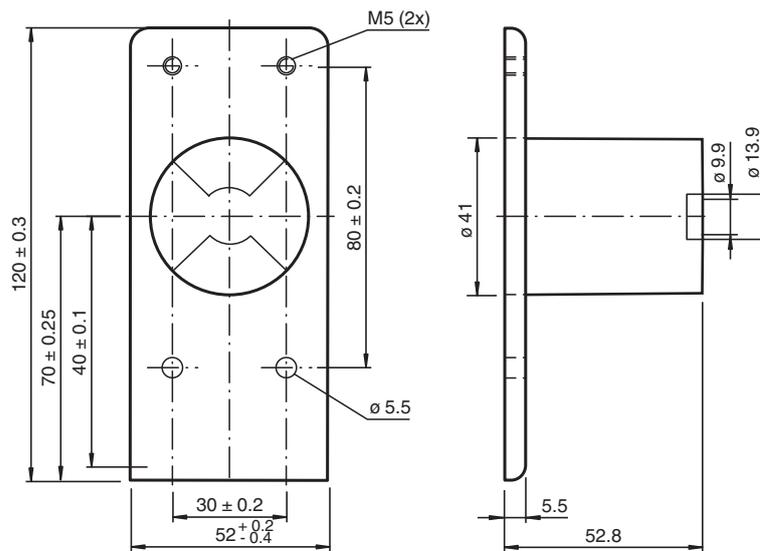

Veröffentlichungsdatum: 2020-04-03 Ausgabedatum: 2020-06-30 Dateiname: 264865_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.


Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

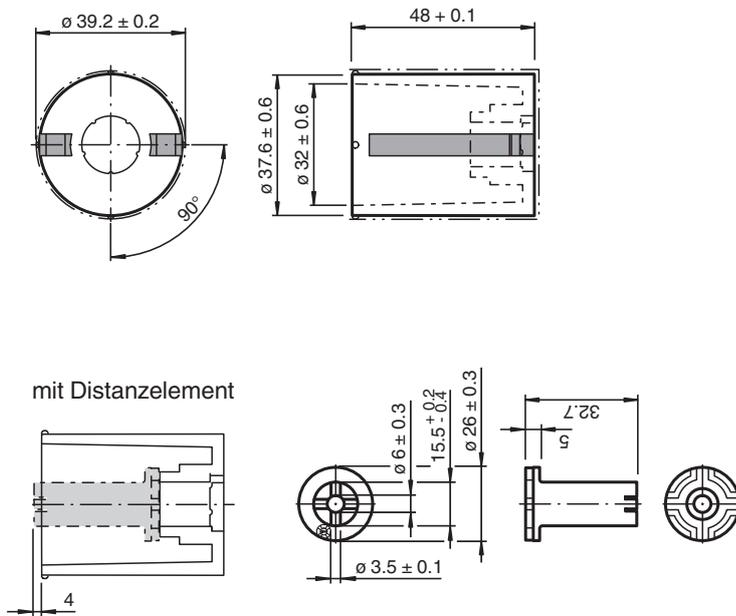

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Ringdurchmesser	max. 43 mm
Kenndaten	
Ventilzustandsanzeige	rot = CLOSED grün = OPEN
Normen- und Richtlinienkonformität	
Normenkonformität	
Normen	VDI / VDE 3845
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten	
Wellendurchmesser	≤ 31 mm
Wellenhöhe	0 mm
Befestigungslochbild	30 x 80 mm
Material	
Gehäuse	PC
Betätiger	PBT
Distanzelement	PBT
Befestigungsschraube	Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) , 2 Zylinderkopfschrauben (Montageplatte)
Betätigungsfahne	Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) (integriert)
Masse	109 g
Allgemeine Informationen	
Lieferumfang	1 Betätiger für Baureihe F25 1 Distanzelement 1 Schutzhaube 1 Montageplatte mit 2 Zylinderkopfschrauben M5 X 13 2 Zylinderkopfschrauben M5x30 für Montage F25 2 Zylinderkopfschrauben M5x45 für Montage F25K

Veröffentlichungsdatum: 2020-04-03 Ausgabedatum: 2020-06-30 Dateiname: 264865_ger.pdf