


Blindverschraubungen, Metall, Innensechskantkopf

SP.MA.NPT2.SS.X.25.K01

- Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen
- Edelstahl
- Gewinde NPT 2"
- Ohne Kopf, Installation mit Innensechskant
- Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
- Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22
- Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2)
- Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X
- Verpackungseinheit: 1 Stück, Set mit Zubehör



Abmessungen

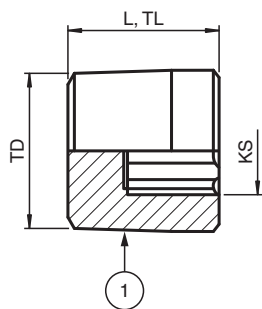

Details siehe Datentabelle

Legende	
1	Blindverschraubung
KS	Schlüsselgröße
L	Gesamtlänge
TD	Gewindegröße
TL	Gewindelänge

Technische Daten

Mechanische Daten

Gewindetyp	NPT ANSI ASME B1.20.1
Gewindegröße (TD)	NPT 2"
Schutzart	IP66 / IP68 , UL Typ 4X
Material	

Technische Daten

Finish	Eigenfarbe silber
Blindverschraubung	rostfreier Stahl
Masse	
Einzelkomponente	ca. 454 g
Verpackungseinheit	ca. 464 g
Abmessungen	
Gewindelänge (TL)	25 mm
Gesamtlänge (L)	25 mm
Schlüsselgröße (KS)	14 mm
Anzugsdrehmoment	
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)	18 Nm
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-60 ... 130 °C (-76 ... 266 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen	
EU-Baumusterprüfbescheinigung	CESI 15 ATEX 029X
Kennzeichnung	Ⓢ II 2 GD Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen	
UL-Zulassung	
cULus	E305142 geprüft gemäß UL 50E und UL 508A CSA C22.2, No. 14-13
IECEX-Zulassung	IECEX CES 15.0006X
UKCA-Zulassung	CML 22 UKEX 1267X
CCC-Zulassung	2021312313000343
Konformität	
Schutzart	EN 60529
Allgemeine Informationen	
Liefermenge	1
Lieferumfang	Blindverschraubungen, Metall Kurzanleitung
Ergänzende Informationen	Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com .