




Blindverschraubungen, Metall, Sechskantkopf

SP.MD.NPT3/8.BN.X.16.K01

- Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen
- Messing vernickelt
- Gewinde NPT 3/8"
- Sechskantkopf
- Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
- Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22
- Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2)
- Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X
- Verpackungseinheit: 1 Stück, Set mit Zubehör



Abmessungen

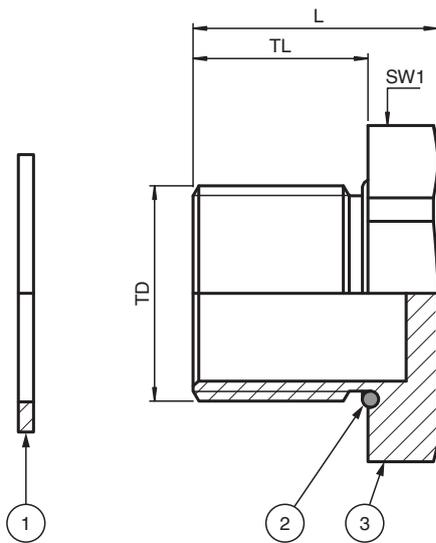

Veröffentlichungsdatum: 2022-03-07 Ausgabedatum: 2022-03-07 Dateiname: 291496_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Details siehe Datentabelle

Legende	
1	Flachdichtung (Zubehör, nur metrische Versionen)
2	O-Ring (nur metrische Versionen)
3	Blindverschraubung
L	Gesamtlänge
SW*	Schlüsselweite
TD	Gewindegröße
TL	Gewindelänge

Technische Daten

Mechanische Daten

Gewindetyp NPT ANSI ASME B1.20.1

Gewindegröße (TD) NPT 3/8"

Schutzart IP66 / IP68 , UL Typ 4X

Material

Finish Eigenfarbe silber

Blindverschraubung Messing, vernickelt

Masse

Einzelkomponente ca. 24 g

Verpackungseinheit ca. 34 g

Abmessungen

Durchmesser Durchgangsbohrung (DT) 17,2 ... 17,4 mm

Schlüsselweite (SW1) 20 mm

Gewindelänge (TL) 16 mm

Gesamtlänge (L) 20 mm

Anzugsdrehmoment

Anzugsmoment an Gehäuse (SW1) 7 Nm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -60 ... 130 °C (-76 ... 266 °F)
Flachdichtung: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)

Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen

EU-Baumusterprüfbescheinigung CESI 15 ATEX 029 X

Kennzeichnung
Ⓢ II 2 GD
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db

Internationale Zulassungen

UL-Zulassung

cULus E305142 geprüft gemäß UL 50E und UL 508A

CSA-Zulassung CSA C22.2, No. 14-13

IECEx-Zulassung IECEx CES 15.0006X

EAC-Zulassung RU C-DE.AA87.B.00459/20

Konformität

Schutzart EN 60529

Allgemeine Informationen

Liefermenge 1

Lieferumfang Blindverschraubungen, Metall
Kurzanleitung

Ergänzende Informationen Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Veröffentlichungsdatum: 2022-03-07 Ausgabedatum: 2022-03-07 Dateiname: 291496_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS