


Blindverschraubungen, Metall, Sechskantkopf

SP.MD.NPT1-1/2.BN.X.21.K01

- Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen
- Messing vernickelt
- Gewinde NPT 1-1/2"
- Sechskantkopf
- Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
- Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22
- Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2)
- Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X
- Verpackungseinheit: 1 Stück, Set mit Zubehör



Abmessungen

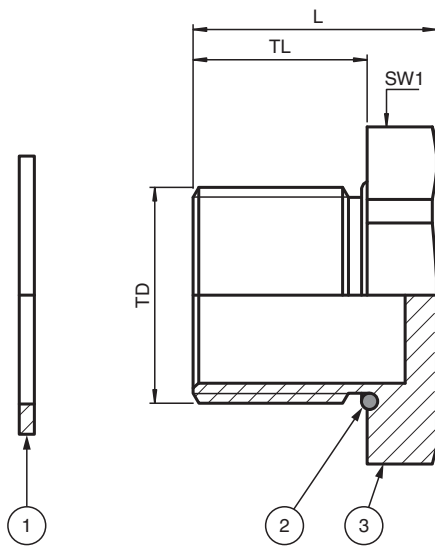

Veröffentlichungsdatum: 2024-07-16 Ausgabedatum: 2024-07-16 Dateiname: 293610_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Abmessungen

Details siehe Datentabelle

Legende	
1	Flachdichtung (Zubehör, nur metrische Versionen)
2	O-Ring (nur metrische Versionen)
3	Blindverschraubung
L	Gesamtlänge
SW*	Schlüsselweite
TD	Gewindegröße
TL	Gewindelänge

Technische Daten

Mechanische Daten		
Gewindetyp		NPT ANSI ASME B1.20.1
Gewindegröße (TD)		NPT 1-1/2"
Schutzart		IP66 / IP68 , UL Typ 4X
Material		
Finish		Eigenfarbe silber
Blindverschraubung		Messing, vernickelt
Masse		
Einzelkomponente		ca. 177 g
Verpackungseinheit		ca. 187 g
Abmessungen		
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT)		48,3 ... 48,5 mm
Schlüsselweite (SW1)		50 mm
Gewindelänge (TL)		21 mm
Gesamtlänge (L)		26 mm
Anzugsdrehmoment		
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)		15 Nm
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-60 ... 130 °C (-76 ... 266 °F) Flachdichtung: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen		
EU-Baumusterprüfbescheinigung		CESI 15 ATEX 029X
Kennzeichnung		⊕ II 2 GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen		
UL-Zulassung		
cULus		E305142 geprüft gemäß UL 50E und UL 508A CSA C22.2, No. 14-13
IECEx-Zulassung		IECEx CES 15.0006X
UKCA-Zulassung		CML 22 UKEX 1267X
CCC-Zulassung		2021312313000343
Konformität		
Schutzart		EN 60529
Allgemeine Informationen		
Liefermenge		1
Lieferumfang		Blindverschraubungen, Metall Kurzanleitung
Ergänzende Informationen		Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com .

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Veröffentlichungsdatum: 2024-07-16 Ausgabedatum: 2024-07-16 Dateiname: 293610_ges.pdf