


Steckverbinder ICZ-AIDA3-MSTB



■ Verriegelbar

Steckverbinder MSTB, verriegelbar

Abmessungen

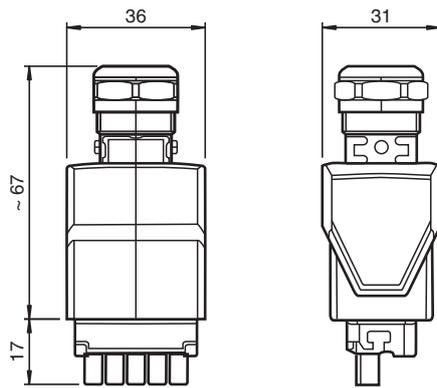

Technische Daten

Allgemeine Daten		
Polzahl		5
Elektrische Daten		
Bemessungsstrom	I_r	16 A
Nennspannung		24 V
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten		
Schutzart		IP65
Anschluss		MSTB
Material		
Kontakte		Cu-Legierung
Kontaktoberfläche		Au
Gehäuse		Zink-Druckguss, vernickelt
Kabel		

Veröffentlichungsdatum: 2020-03-24 Ausgabedatum: 2020-03-27 Dateiname: 303075_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Manteldurchmesser	6,5 mm ... 9 mm
Aderdurchmesser	0,75 mm ² ... 2,5 mm ² 18 ... 13 AWG
Masse	108,5 g

Veröffentlichungsdatum: 2020-03-24 Ausgabedatum: 2020-03-27 Dateiname: 303075_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.comUSA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.comDeutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com **PEPPERL+FUCHS**