


Verbindungskabel


ICZ-AIDA3-MSTB-0,2M-PUR-V1-G

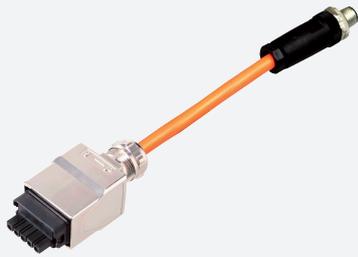

■ Verriegelbar

Verbindungskabel MSTB auf M12-Stecker

Abmessungen

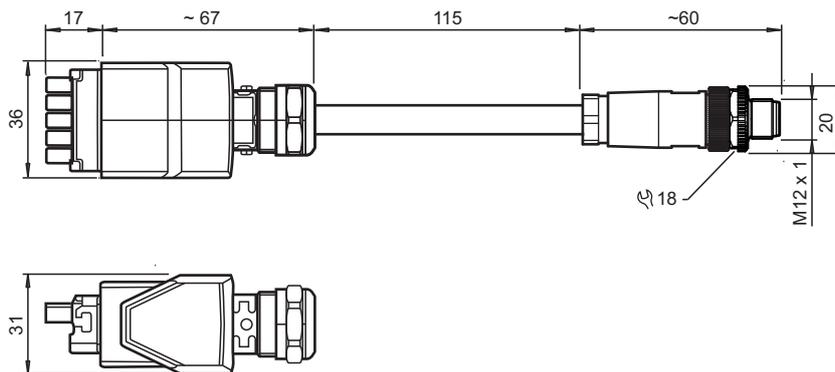

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Polzahl	2
Elektrische Daten	
Betriebsstrom	I_B max. 4 A
Nennspannung	24 V
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten	
Schutzart	IP65
Anschluss	Combicon-Buchse 5-polig auf M12-Stecker 4-polig
Material	
Kontakte	CuZn
Kontaktoberfläche	CuSnZn
Gehäuse	Zink-Druckguss, vernickelt
Stecker	CuZn
Griffkörper	PA

Veröffentlichungsdatum: 2020-03-24 Ausgabedatum: 2020-03-27 Dateiname: 303083_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Kabel		
Manteldurchmesser		7,8 mm
Farbe		orange
Adern		2 x 1,5 mm ²
Masse		140 g

Anschluss

