


Blindverschraubungen, Metall, Sechskantkopf

SP.MD.M40.BN.C.17.K10

- Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen
- Messing vernickelt
- Gewinde M40
- Sechskantkopf
- Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
- Dichtung Chloropren
- Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22
- Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2)
- Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X
- Verpackungseinheit: 10 Stück, ohne Zubehör



Abmessungen

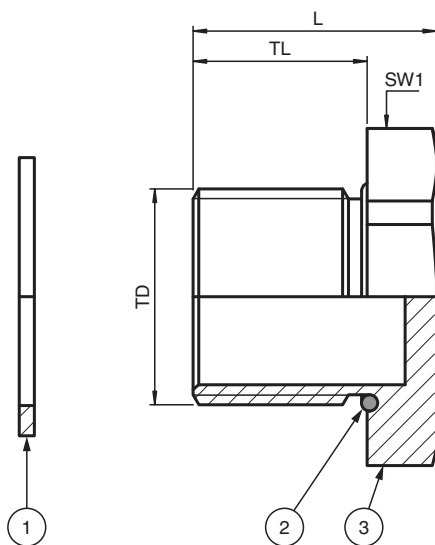

Veröffentlichungsdatum: 2024-03-19 Ausgabedatum: 2024-03-19 Dateiname: 400762_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Abmessungen

Details siehe Datentabelle

Legende	
1	Flachdichtung (Zubehör, nur metrische Versionen)
2	O-Ring (nur metrische Versionen)
3	Blindverschraubung
L	Gesamtlänge
SW*	Schlüsselweite
TD	Gewindegröße
TL	Gewindelänge

Technische Daten

Mechanische Daten		
Gewindetyp	Metrisch ISO, Steigung 1,5 mm	
Gewindegröße (TD)		M40
Schutzart	IP66 / IP68 , UL Typ 4X	
Material		
Finish	Eigenfarbe silber	
Flachdichtung	Aramidfasern gebunden mit NBR	
O-Ring	Chloropren	
Blindverschraubung	Messing, vernickelt	
Masse		
Einzelkomponente		ca. 106 g
Verpackungseinheit		ca. 1,17 kg
Abmessungen		
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT)		40 ... 40,3 mm
Schlüsselweite (SW1)		45 mm
Gewindelänge (TL)		17,5 mm
Gesamtlänge (L)		23 mm
Anzugsdrehmoment		
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)		9,5 Nm
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) Flachdichtung: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen		
EU-Baumusterprüfbescheinigung		CESI 15 ATEX 029X
Kennzeichnung		Ⓔ II 2 GD Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen		
UL-Zulassung		
cULus		E305142 geprüft gemäß UL 50E und UL 508A CSA C22.2, No. 14-13
IECEx-Zulassung		IECEx CES 15.0006X
UKCA-Zulassung		CML 22 UKEX 1267X
CCC-Zulassung		2021312313000343
Konformität		
Schutzart		EN 60529
Allgemeine Informationen		
Liefermenge		10

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Veröffentlichungsdatum: 2024-03-19 Ausgabedatum: 2024-03-19 Dateiname: 400762_ger.pdf

Technische Daten

Lieferumfang	10 Blindverschraubungen, Metall, Sechskantkopf Kurzanleitung (1 Stk.)
Ergänzende Informationen	Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com .

Veröffentlichungsdatum: 2024-03-19 Ausgabedatum: 2024-03-19 Dateiname: 400762_ger.pdf