



Kabeldose, konfektionierbar


V94-G

- Schraubklemmenanschluss
- Steckverbinder mit internem Gewinde
- Vergoldete Kontakte

Kabeldose, 7/8" - 16 UN2B, 4-polig, konfektionierbar



Abmessungen

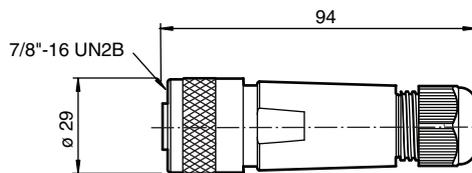

Technische Daten

Allgemeine Daten			
Polzahl			4
Anschluss 1			Buchse
Bauform 1			gerade
Gewinde 1			7/8 Zoll
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	U _B		max. 600 V
Betriebsstrom	I _B		max. 15 A
Durchgangswiderstand			< 5 mΩ
Zulassungen und Zertifikate			
UL-Zulassung			cULus Listed, General Purpose
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur			-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Mechanische Daten			
Schutzart			IP67
Anschluss			1 x 7/8 Zoll - 16 UN2B ; Buchse, gerade , Schraubklemme für 14 - 22 AWG

Veröffentlichungsdatum: 2023-04-04 Ausgabedatum: 2023-04-04 Dateiname: 912905_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Material		
Kontakte		gold plattiert Cu-Legierung
Griffkörper		Polyamid (PA)
Überwurfmutter		Aluminium, schwarz eloxiert
Überwurfstecker		gelb PVC
Kabel		
Manteldurchmesser		5 ... 13 mm

Anschluss

