

 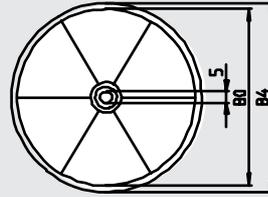


ORR 80
Rétro-réflecteur

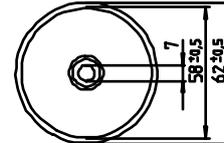

ORR 60
Rétro-réflecteur



ORR 20
Rétro-réflecteur




ORE 80 / ORE 60

Etiquette auto-collante deux faces pour une fixation rapide du rétro-réflecteur ORR 80/60.


Support: mousse de polyéthylène
Colle: colle acrylate durable
Couleur: blanc
Protection: feuille lisse
Epaisseur: 1 mm (sans protection)
Résistance à l'arrachement: 30 N/25 mm
Résistance à l'élongation: 180%
Tenue en température: 80°C (courte durée),
60°C (en permanence)

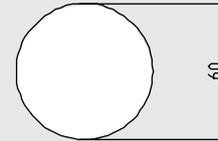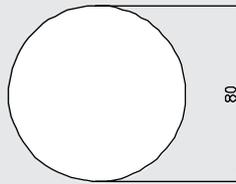

ORR 100
Rétro-réflecteur

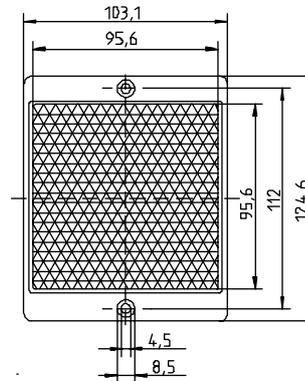

ORR 50
Rétro-réflecteur

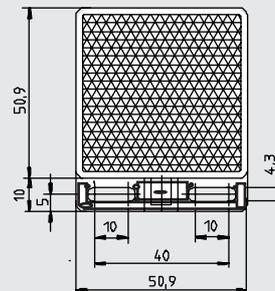

OFR
Réflecteur
Rétro-réflecteur

