




**型号**

**CJ8-18GM-E2-V1**

**特性**

- 标准系列
- 8 mm 齐平安装
- 可以使用螺旋电位计在一个较大的范围内调整开关距离

**接线形式**

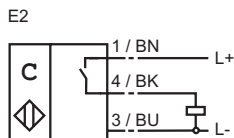

**附件**

**V1-W**

不带线电缆插座

**V1-G**

不带线电缆插座

**V1-W-2M-PVC**

电缆插头


**V1-G-2M-PVC**

电缆插头

**BF 18**

安装支架

**外形尺寸**

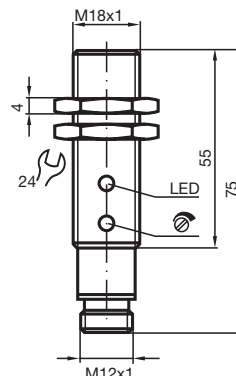

**技术参数**

**一般说明**

开关点功能	PNP	常开
额定动作距离 $s_n$	8 mm	
安装	齐平安装	
输出极性	DC	
可靠动作范围 $s_a$	0 ... 5.76 mm	

**额定等级**

工作电压 $U_B$	10 ... 35 V	
开关频率 $f$	0 ... 100 Hz	
反极性保护	是	
短路保护	脉冲	
电压降 $U_d$	$\leq 3$ V	
工作电流 $I_L$	0 ... 300 mA	
空载电流 $I_o$	$\leq 10$ mA	
开关状态指示	黄色 LED 指示灯	

**符合标准**

EMC 符合	IEC / EN 60947-5-2:1999
--------	-------------------------

**周围环境**

环境温度	-30 ... 70 °C (243 ... 343 K)
------	-------------------------------

**机械特性**

接线形式	V1- 连接器
外壳材料	黄铜
感应面	PBT
防护等级	IP67

Release date: releasedate Date of issue: 2007-07-05 042986\_CN.xml

安装条件见网上文档 :tdoct0846aeng.pdf