




型号

CBN8-F64-E1


特性

- 基本系列
- 8 mm 非齐平安装

接线形式

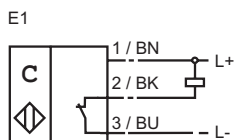

外形尺寸

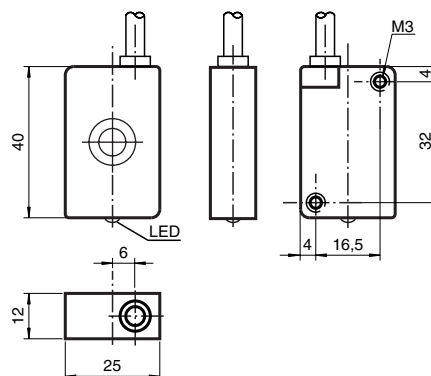

技术参数

一般说明

开关点功能	NPN	常闭
额定动作距离 s_n	8 mm	
安装	非齐平安装	
可靠动作范围 s_a	0 ... 6.48 mm	

额定等级

工作电压 U_B	10.8 ... 30 V	
开关频率 f	0 ... 5 Hz	
迟滞 H	0.01 ... 0.5 典型值 mm	
反极性保护	是	
短路保护	脉冲	
电压降 U_d	≤ 2 V	
工作电流 I_L	0 ... 100 mA	
漏电流 I_r	0 ... 0.01 mA 典型值	
空载电流 I_o	≤ 16 mA	
开关状态指示	黄色 LED 指示灯	

符合标准

EMC 符合标准	IEC / EN 60947-5-2:1999
标准	IEC / EN 60947-5-2:1999

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
储藏温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)

机械特性

接线形式	2 m, PVC 电缆
导线截面积	0.34 mm ²
外壳材料	Crastin(PBTB)
感应面	Crastin(PBTB)
防护等级	IP67

Release date: releasedate Date of issue: 2007-07-05 183178_CN.xml