

CE


型号

NJ10-30GK-E-T

特性

- 温度范围 -25 ... 100 °C
- 10 mm 齐平安装

接线形式

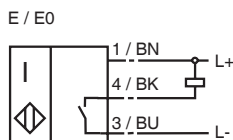


附件

BF 30

安装支架

外形尺寸

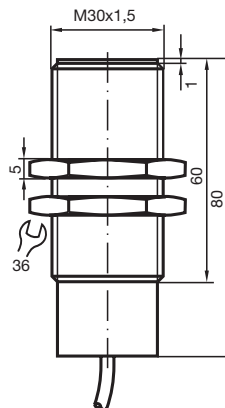

技术参数

一般说明

开关点功能	NPN	常开
额定动作距离 s_n	10 mm	
安装	齐平安装	
输出极性	DC	
可靠动作范围 s_a	0 ... 8.1 mm	
衰减系数 r_{AI}	0.4	
衰减系数 r_{Cu}	0.3	
衰减系数 r_{V2A}	0.85	

额定等级

工作电压 U_B	10 ... 30 V
开关频率 f	0 ... 300 Hz
迟滞 H	0 ... 10 典型值 %
反极性保护	是
短路保护	脉冲
电压降 U_d	≤ 3 V
工作电流 I_L	0 ... 200 mA
空载电流 I_o	≤ 20 mA

符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2004
----	-------------------------

周围环境

环境温度	-25 ... 100 °C (248 ... 373 K)
------	--------------------------------

机械特性

接线形式	2 m, PUR 电缆
导线截面积	0.75 mm ²
外壳材料	PBT
感应面	PBT
防护等级	IP68