



CE


## 型号

NCB10-F17-E2


## 特性

- 标准系列
- 10 mm 齐平安装

## 接线形式

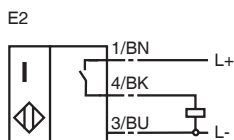

## 外形尺寸

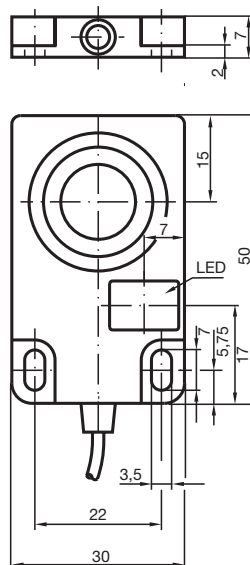

## 技术参数

## 一般说明

开关点功能	PNP 常开
额定动作距离 $s_n$	10 mm
安装	齐平安装
输出极性	DC
可靠动作范围 $s_a$	0 ... 8.1 mm
衰减系数 $r_{AI}$	0.4
衰减系数 $r_{Cu}$	0.38
衰减系数 $r_{V2A}$	0.7

## 额定等级

工作电压 $U_B$	10 ... 30 V
开关频率 $f$	0 ... 1000 Hz
迟滞 $H$	1 ... 10 典型值 6 %
反极性保护	是
短路保护	脉冲
电压降 $U_d$	$\leq 2.8$ V
工作电流 $I_L$	0 ... 100 mA
空载电流 $I_o$	
开关状态指示	黄色 LED 指示灯

## 符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2
----	--------------------

## 周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

## 机械特性

接线形式	2 m, PUR 电缆
导线截面积	0.14 mm <sup>2</sup>
外壳材料	PMMA
感应面	PMMA
防护等级	IP67