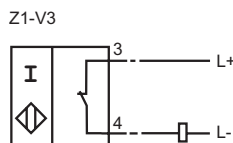


**型号****NBN2-8GM50-Z1-V3****特性**

- 基本系列
- 2 mm 非齐平安装

接线形式**附件****BF 8**

安装支架

V3-GM-2M-PVC

电缆插头

V3-WM-2M-PVC


电缆插头

V3-WM

不带线电缆插座

V3-GM

不带线电缆插座

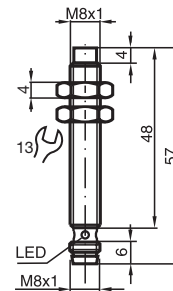外形尺寸**技术参数****一般说明**

开关点功能	DC	常闭
额定动作距离 s_n	2 mm	
安装	非齐平安装	
输出极性	DC	
可靠动作范围 s_a	0 ... 1.62 mm	
衰减系数 r_{Al}	0.4	
衰减系数 r_{Cu}	0.39	
衰减系数 r_{V2A}	0.75	

额定等级

工作电压 U_B	5 ... 60 V
开关频率 f	0 ... 1200 Hz
迟滞 H	1 ... 10 典型值 5 %
反极性保护	忽略
短路保护	脉冲
电压降 U_d	≤ 5 V
工作电流 I_L	2 ... 100 mA
漏电流 I_r	0 ... 0.5 mA 典型值
开关状态指示	黄色 LED 指示灯

符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2
----	--------------------

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	V3- 连接器
外壳材料	高级钢
感应面	PBT
防护等级	IP67