



CE


## 型号

NMB1,5-8GM65-E0-FE-V3

## 特性

- 金属感应面
- 1.5 mm 齐平安装

## 接线形式

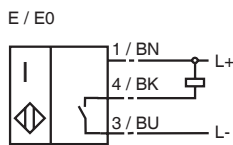

## 附件

## BF 8

安装支架

## V3-GM-2M-PVC

电缆插头

## V3-WM-2M-PVC

电缆插头


## V3-WM

不带线电缆插座

## V3-GM

不带线电缆插座

## 外形尺寸

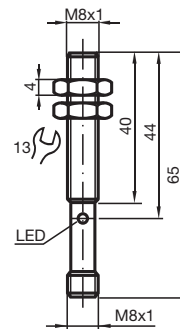

## 技术参数

## 一般说明

开关点功能	NPN 常开
额定动作距离 $s_n$	1.5 mm
安装	齐平安装在低碳钢中
输出极性	DC
可靠动作范围 $s_a$	0 ... 1.215 mm
衰减系数 $r_{Al}$	0
衰减系数 $r_{Cu}$	0
衰减系数 $r_{V2A}$	0.6
衰减系数 $r_{St37}$	1

## 额定等级

工作电压 $U_B$	10 ... 30 V
开关频率 $f$	0 ... 80 Hz
迟滞 $H$	典型值 10 %
反极性保护	是
短路保护	脉冲
电压降 $U_d$	$\leq 2$ V
工作电流 $I_L$	0 ... 100 mA
漏电流 $I_r$	0 ... 10 $\mu$ A 典型值 0.1 $\mu$ A 在 25 °C 时
空载电流 $I_o$	$\leq 10$ mA
开关状态指示	红色 LED 指示灯

## 符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2
----	--------------------

## 周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

## 机械特性

接线形式	V3- 连接器
外壳材料	高级钢
感应面	高级钢
防护等级	IP67