




型号

UB-PROG2

编程附件

外形尺寸

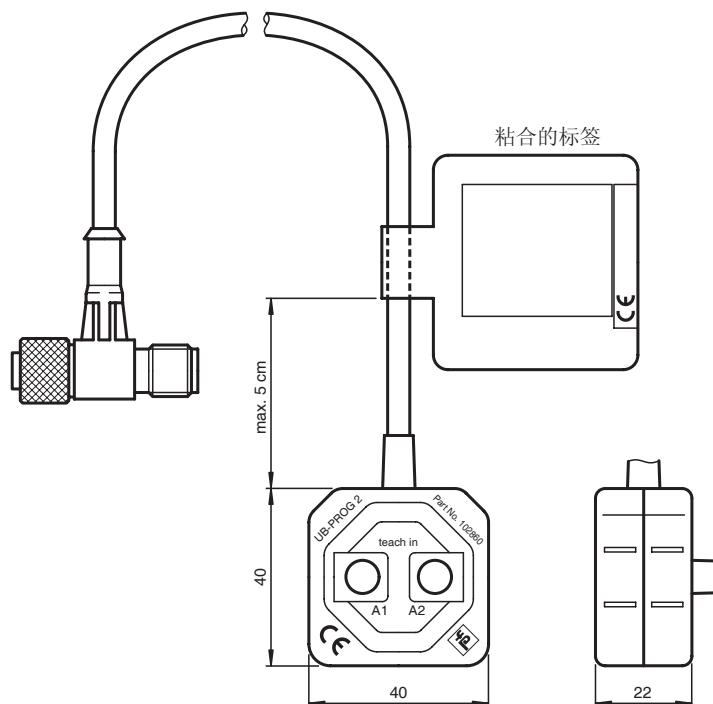

说明

编程器

- 用于超声波传感器系列。

| | | | |
|--------|---------|-----|------|
| UB300 | | | |
| UB400 | -12GM | | |
| UB500 | -18GM40 | -E4 | |
| UB800 | -18GM75 | -E5 | |
| UB1000 | -30GM | -I | -V15 |
| UB2000 | -F42(S) | -U | |
| UB4000 | -F54 | | |
| UB6000 | | | |

... 针 2 用于设定输入的传感器

- 用于开关距离 A1/A2 或窗口的设定
- 输出功能可选：
 - 窗口模式，常开 / 常闭功能
 - 开关点模式，常开 / 常闭功能
 - 区域监控

此连接器可以用来转换传感器的 V15 电缆接头和 V15 电缆连接插座。

通过 A1/A2 按钮可以设定开关距离 / 检测窗口，输出功能。

当拔除编程器或断电时，设定的开关距离和功能将被保存。