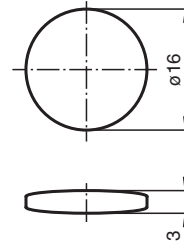


**型号**

IPC02-16
固定码载体

特性

- 无源
- 40 bit 固定码空间
- 双面可读
- 防护等级 IP68

外形尺寸**技术参数****一般说明**

工作频率	125 kHz
传输速率	2 kBit/s

存储

类型 / 大小	ROM 64 Bit (40Bit 为用户可用数据, 24Bit 为安全验证数据)
读次数	不限

工作条件

环境温度	-25 ... 85 °C (248... 358 K)
存储温度	-25 ... 100 °C (248... 373 K)

机械参数

防护等级	IP68
材料	
外壳	Epoxy 环氧树脂 (黑色)

标准认证

一般标准	
防护等级	EN 60529

提示

该载体可双面读取信息。