




订货号

IA15-30GM-I3

特性

- 电感式模拟量接近开关
- 输出 0 mA ... 20 mA
- 非齐平安装

接线形式

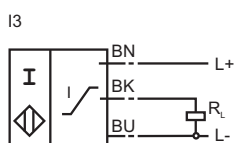


附件

BF 30

安装支架

外形尺寸

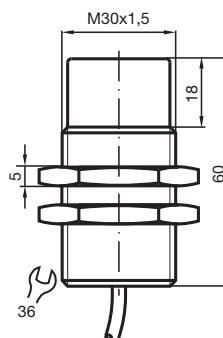

技术参数

一般说明

开关点功能	模拟量电流输出
安装	非齐平安装
输出极性	DC
测量距离	5 ... 15 mm

额定等级

工作电压	U_B	15 ... 30 V
输出信号		0 ... 20 mA
温度漂移		ca. ± 1 % / K 全量程
重复精度		0 ... 15 μm
工作电压		≤ 0.5 %
输出纹波		± 30 μA
恢复时间 符合 EN 50319		1 ... 10 ms 典型值 5 ms
空载电流	I_0	≤ 10 mA
负载电阻		0 ... 500 Ohm
零点调节公差		± 10 % v.E.

符合标准

EMC 符合	EN 50319
--------	----------

周围环境

环境温度	-10 ... 70 °C (263 ... 343 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	2 m, PVC 电缆
导线截面积	0.5 mm ²
外壳材料	黄铜, 镀镍
感应面	PBT
防护等级	IP67

Release date: releasedate Date of issue: 2009-07-23 022878_CN.xml