




订货号

BT65B
F31 系列的执行器

特性

- 高阻尼位，连续可调
- 低阻尼位，可连续调节
- 适用于左旋和右旋驱动器
- 两个方向都可以动作

外形尺寸

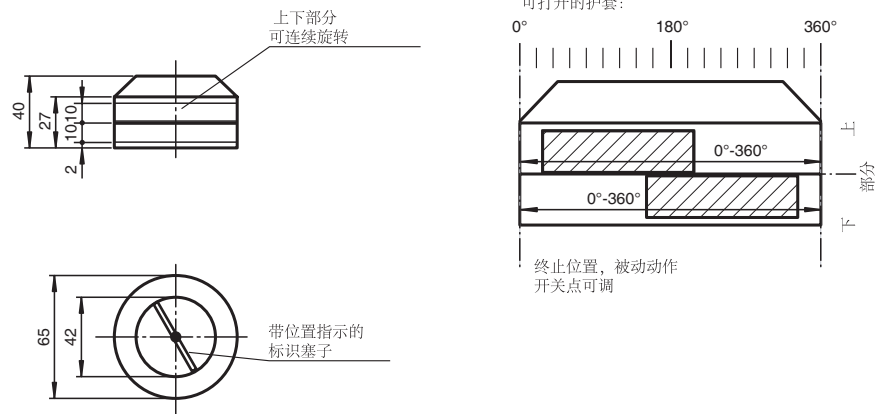

技术参数

一般说明

圆环直径	≤ 57 mm
弹簧垫高度	≤ 6 mm

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

机械特性

轴径	< 53 mm
轴高	20 mm
固定孔样式	30 x 80 mm

材料

外壳	PA
调节垫片	PA (1 个, 加强 10 mm)
标志位盖	PP (1 个)
固定螺丝	固定执行器 : V2A (1 个 M6 x 25) 固定 F31 传感器 : V2A (4 组 M5 x 16, 2 组 M5 x 12)
目标物	V2A 2 组 10 x 180 °
注意	轴高为 30mm, 可使用 MH-BT65B 调节垫片

注意

执行附件由传导性塑料制成，能防止静电产生，并且允许安装在爆炸性环境中。