




订货号

CBB4-12GH70-E2-V1

特性

- 有一定的耐腐蚀性
- 可用于食品行业
- 通过电位计可调感应距离

接线形式

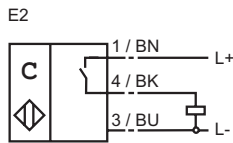

附件

BF 12

安装支架

V1-W

不带线电缆插座

V1-W-2M-PVC

电缆插头


V1-G

不带线电缆插座

V1-G-2M-PVC

电缆插头

外形尺寸

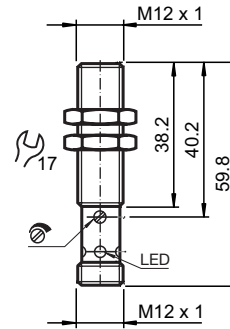

技术参数

一般说明

开关点功能		PNP	常开
额定动作距离	s_n	4 mm	可以使用螺旋电位计调整
安装		齐平安装	
输出极性		DC	
可靠动作范围	s_a	0 ... 2.88 mm	
额定等级			
工作电压	U_B	10 ... 36 V	
开关频率	f	0 ... 50 Hz	
反极性保护		是	
短路保护		脉冲	
电压降	U_d	≤ 2.5 V	
工作电流	I_L	0 ... 100 mA	
空载电流	I_0	≤ 12 mA	
开关状态指示		黄色 LED 指示灯	

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	V1- 连接器
外壳材料	不锈钢 V4A
感应面	PEEK
防护等级	IP65

符合标准, 指令

符合标准	IEC 60947-5-2:2007
标准	EN 60947-5-2:2007

Release date: releasedate Date of issue: 2009-07-21 210621_CN.xml