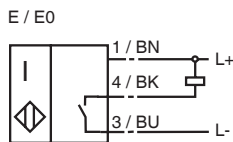


**型号****NJ4-12GM40-E-V1****特性**

- 标准系列
- 4 mm 非齐平安装

接线形式**附件****BF12**

安装支架

V1-G

不带线电缆插座

V1-W


不带线电缆插座

V1-G-2M-PVC

电缆插头

V1-W-2M-PVC

电缆插头

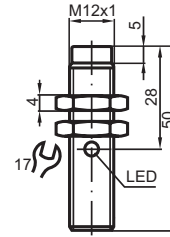外形尺寸**技术参数****一般说明**

开关点功能		NPN	常开
额定动作距离	s_n	4 mm	
安装		非齐平安装	
输出极性		DC	
可靠动作范围	s_a	0 ... 3.24 mm	
衰减系数 r_{AI}		0.37	
衰减系数 r_{Cu}		0.36	
衰减系数 r_{V2A}		0.74	

额定等级

工作电压	U_B	10 ... 60 V
开关频率	f	0 ... 2000 Hz
迟滞	H	1 ... 10 典型值 3 %
反极性保护		是
短路保护		脉冲
电压降	U_d	≤ 3 V
工作电流	I_L	0 ... 200 mA
空载电流	I_o	≤ 15 mA
开关状态指示		黄色 LED 指示灯

符合标准

EMC 符合	IEC / EN 60947-5-2:2004
标准	IEC / EN 60947-5-2:2004

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
存储温度	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

机械特性

接线形式	V1- 连接器
导线截面积	-
外壳材料	不锈钢
感应面	PBT
防护等级	IP67