




型号

NJ10-30GK50-E2

特性

- 标准系列
- 10 mm 齐平安装

接线形式

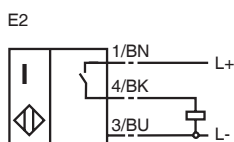


附件

BF 30

安装支架

外形尺寸

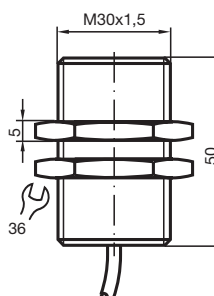

技术参数

一般说明

开关点功能		PNP	常开
额定动作距离	s_n	10 mm	
安装		齐平安装	
可靠动作范围	s_a	0 ... 8.1 mm	
衰减系数 r_{AI}		0.22	
衰减系数 r_{Cu}		0.19	
衰减系数 r_{V2A}		0.66	
衰减系数 r_{Ms}		0.33	

额定等级

工作电压	U_B	10 ... 60 V
开关频率	f	0 ... 800 Hz
迟滞	H	1 ... 15 典型值 5 %
反极性保护		是
短路保护		脉冲
电压降	U_d	≤ 2.8 V
工作电流	I_L	0 ... 200 mA
漏电流	I_r	0 ... 0.5 mA 典型值 0.01 mA
空载电流	I_o	≤ 9 mA

符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2004
----	-------------------------

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
储藏温度	-25 ... 85 °C (248 ... 358 K)

机械特性

接线形式	2 m, PVC 电缆
导线截面积	0.75 mm ²
外壳材料	PBT
感应面	PBT
防护等级	IP68