




## 型号

NJ4-12GK40-E2

## 特性

- 标准系列
- 4 mm 非齐平安装

## 接线形式

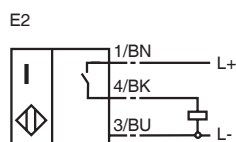


## 附件

BF12

安装支架

## 外形尺寸

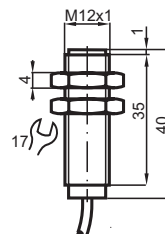

## 技术参数

## 一般说明

开关点功能	PNP	常开
额定动作距离	$s_n$	4 mm
安装	非齐平安装	
输出极性	DC	
可靠动作范围	$s_a$	0 ... 3.24 mm
衰减系数 $r_{AI}$	0.37	
衰减系数 $r_{Cu}$	0.36	
衰减系数 $r_{V2A}$	0.74	

## 额定等级

工作电压	$U_B$	10 ... 60 V
开关频率	$f$	0 ... 2000 Hz
迟滞	$H$	1 ... 10 典型值 3 %
反极性保护	是	
短路保护	脉冲	
电压降	$U_d$	$\leq 3$ V
工作电流	$I_L$	0 ... 200 mA
空载电流	$I_o$	$\leq 15$ mA

## 符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2004
----	-------------------------

## 周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
存储温度	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

## 机械特性

接线形式	2 m, PUR 电缆
导线截面积	0.34 mm <sup>2</sup>
外壳材料	PBT
感应面	PBT
防护等级	IP68