




## 型号

NCN4-12GM40-Z0-V1

## 特性

- 标准系列
- 4 mm 非齐平安装

## 接线形式

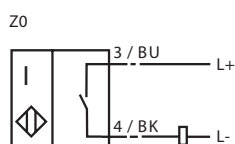

## 附件

## BF12

安装支架

## V1-G

不带线电缆插座

## V1-W

不带线电缆插座


## V1-G-2M-PVC

电缆插头

## V1-W-2M-PVC

电缆插头

## 外形尺寸

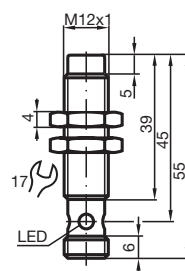

## 技术参数

## 一般说明

开关点功能	DC	常开
额定动作距离	$s_n$	4 mm
安装		非齐平安装
可靠动作范围	$s_a$	0 ... 3.24 mm
衰减系数 $r_{Al}$		0.42
衰减系数 $r_{Cu}$		0.4
衰减系数 $r_{V2A}$		0.75

## 额定等级

工作电压	$U_B$	5 ... 60 V
开关频率	$f$	0 ... 800 Hz
迟滞	H	1 ... 10 典型值 5 %
反极性保护		不需考虑极性
短路保护		脉冲
电压降	$U_d$	$\leq 5$ V
工作电流	$I_L$	2 ... 100 mA
漏电流	$I_r$	0 ... 0.5 mA 典型值
开关状态指示		黄色多孔 LED 指示灯

## 符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2004
----	-------------------------

## 周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

## 机械特性

接线形式	V1- 连接器
外壳材料	不锈钢
感应面	PBT
防护等级	IP67